

# 高精度推力角接触球轴承 ROBUST系列，TAC-F系列

ROBUST系列：高速、高刚度

TAC-F系列：高刚度



BTR系列



BAR系列



TAC-F系列

## ■ 特长

### 1. 高刚度、低发热ROBUST系列

BTR 接触角 $40^\circ$ ：轴向刚度高、发热低

BAR 接触角 $30^\circ$ ：与BTR相比高速性优异



### 2. 高刚度TAC-F系列

TAC-F接触角 $50^\circ$ ：相比转速更注重刚度，适用于重切削用高刚度主轴。

# 高精度推力角接触球轴承ROBUST系列，TAC-F系列


## 3种型号供选择

根据用途，3种型号可供选择以满足不同的转速及轴向刚度要求。

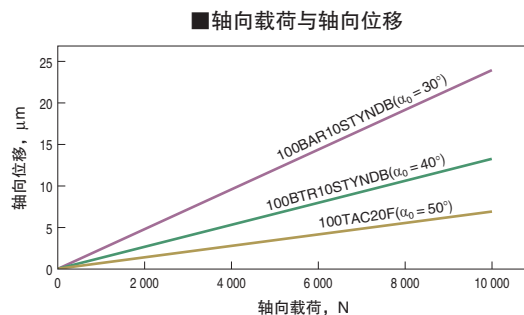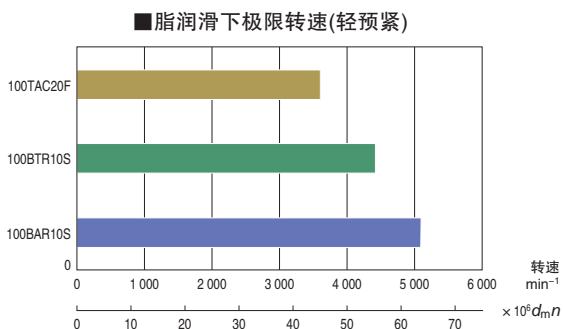


## 宽度尺寸可互换


ROBUST系列与TAC-F系列，宽度尺寸具有互换性。如下图所示，只须将隔圈Ⓒ换成隔圈Ⓓ，无须改变轴及轴承座。

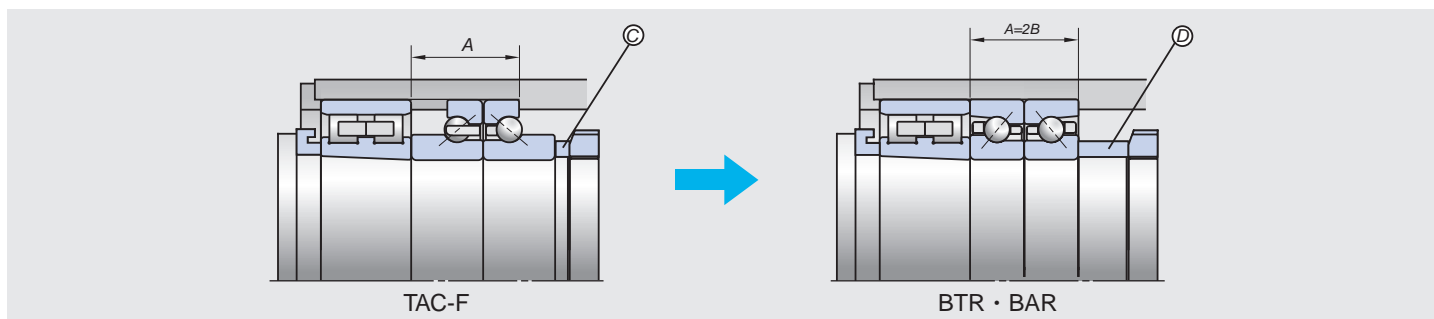

## 轴承型号构成

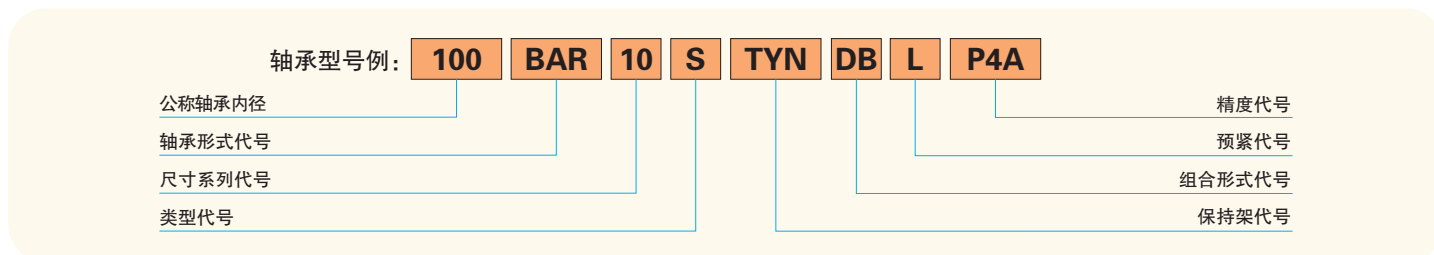

## 轴承型号构成

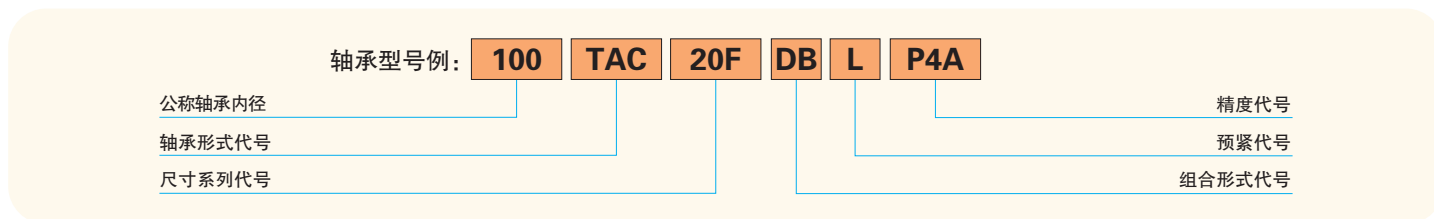

[www.cn.nsk.com](http://www.cn.nsk.com)

如需询问或索取样本资料，请就近与NSK或授权经销商联系

NSK 授权经销商

